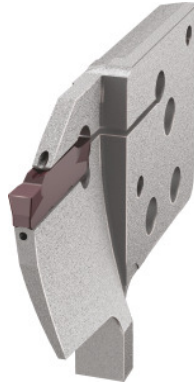


**Garant****Vario plus Eco Schneidenträger konvex für Planeinstich, links, Ø-Bereich  
Einstich D1 / D2: 110/170mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274521 110/170
GTIN	4067263962229
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

**Passend für:**

Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Achtung:**

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

**Hinweis:**

$D_1$  = minimaler Ø für den 1. Einstich /  $D_2$  = maximaler Ø für den 1. Einstich.

**Technische Beschreibung**

Serie	Vario plus Eco
passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749
maximale Schnitttiefe $t_{max}$	28 mm
maximaler 1. Einstich-Ø $D_2$	170 mm

minimaler 1. Einstich-Ø D <sub>1</sub>	110 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	4 mm
Produktart	Schneidenträger