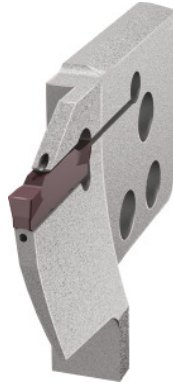


Garant**Vario plus Eco Schneidenträger konkav für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich
Einstich D1 / D2: 52/72mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274522 52/72
GTIN	4067263962311
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749
Serie	Vario plus Eco
maximale Schnitttiefe t_{max}	25 mm
maximaler 1. Einstich-Ø D_2	72 mm

minimaler 1. Einstich-Ø D ₁	52 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	4 mm
Produktart	Schneidenträger