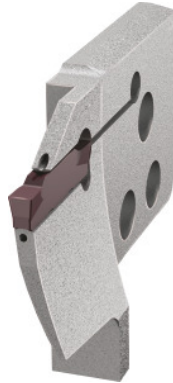


Garant**Vario plus Eco Schneidenträger konkav für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich
Einstich D1 / D2: 38/55mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274522 38/55
GTIN	4067263962304
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D₁ = minimaler Ø für den 1. Einstich / D₂ = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

minimaler 1. Einstich-Ø D ₁	38 mm
Serie	Vario plus Eco
passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749
maximaler 1. Einstich-Ø D ₂	55 mm

maximale Schnitttiefe t_{\max}	22 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	4 mm
Produktart	Schneidenträger