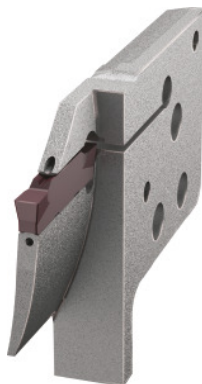


Garant**Vario plus Eco Schneidenträger konkav für Planeinstich, links, Ø-Bereich
Einstich D1 / D2: 67/100mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 274523 67/100 |
| GTIN | 4067263962403 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung**Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| passende Wendeschneidplatte | Nr. 273656 – 273749 |
| minimaler 1. Einstich-Ø D_1 | 67 mm |
| maximaler 1. Einstich-Ø D_2 | 100 mm |
| maximale Schnitttiefe t_{max} | 25 mm |

| | |
|---------------|-----------------|
| Serie | Vario plus Eco |
| Einsatzart | links |
| Innenkühlung | ja |
| Stechbreite w | 4 mm |
| Produktart | Schneidenträger |