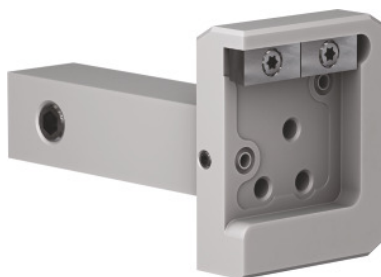


Garant**Vario plus Eco Klemmhalter gekröpft 90°, links, Schaftbreite b: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274503 25
GTIN	4067263120513
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Vario plus Eco Schneidenträger Nr. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 317906 – 319136 möglich. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

L ₂	16 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Montageschraube	279815 9
Schaftbreite b	25 mm
L ₁	54 mm

Serie	Eco
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmhalter