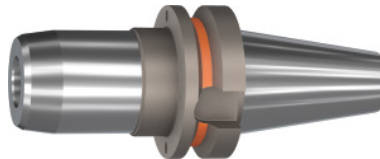


Garant
Hydro-Dehnspannfutter BASIC kurz, schlank, Form AD, BT 30, Spann-Ø D1: 6mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 303471 6 |
| GTIN | 4067263239642 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung
Ausführung:

- Rundlauf $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.
- Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg $V = 10 \text{ mm}$).
- Flexibel durch Einsatz von Reduzierhülsen.
- Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Lieferbedingung:

Inkl. Längeneinstellschraube und Sechskantschlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung | 63 mm |
| Spann-Ø D_1 | 6 mm |
| Gewinde M | M5 |
| Ø D_2 | 26 mm |
| Außen-Ø D | 46 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 55 mm |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| L ₂ | 43 mm |
| Aufnahme | BT 30 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-2 |
| Aufnahme-Norm | JIS B6339 |
| Form | AD |
| Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 μm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Balluffchip-Bohrung | ja |
| Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |