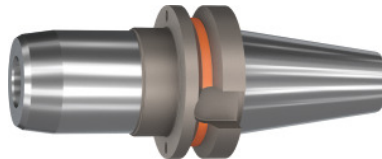


Garant**Hydro-Dehnspannfutter BASIC kurz, schlank, Form AD, BT 30, Spann-Ø D1: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303471 16
GTIN	4067263239680
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- Rundlauf $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.
- Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg $V = 10 \text{ mm}$).
- Flexibel durch Einsatz von Reduzierhülsen.
- Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Lieferbedingung:

Inkl. Längeneinstellschraube und Sechskantschlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M12×1
Auskraglänge A-Maß	90 mm
Spann-Ø D ₁	16 mm
L ₂	47,5 mm
Ø D ₂	38 mm
Auskraglänge L ₁ inkl. Freistellung	63 mm

Außen-Ø D	45 mm
Aufnahme	BT 30
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	AD
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter