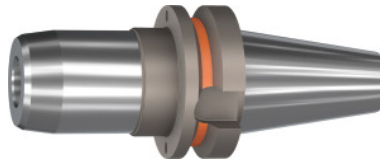


**Garant****Hydro-Dehnspannfutter BASIC kurz, schlank, Form AD, BT 30, Spann-Ø D1: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303471 8
GTIN	4067263239659
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

- Rundlauf  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.
- Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg  $V = 10 \text{ mm}$ ).
- Flexibel durch Einsatz von Reduzierhülsen.
- Kühlmitteldruck bis 80 bar.

**Verwendung:**

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

**Lieferbedingung:**

Inkl. Längeneinstellschraube und Sechskantschlüssel mit Quergriff.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge $L_1$ inkl. Freistellung	63 mm
Außen-Ø D	46 mm
Auskraglänge A-Maß	55 mm
Gewinde M	M6
Spann-Ø $D_1$	8 mm
Ø $D_2$	28 mm

L <sub>2</sub>	44,5 mm
Aufnahme	BT 30
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	AD
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter