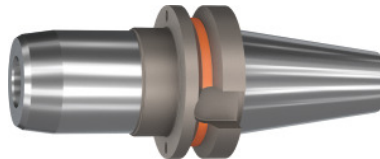


Garant
Hydro-Dehnspannfutter BASIC kurz, schlank, Form AD, BT 30, Spann-Ø D1: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	303471 20
GTIN	4067263239697
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- Rundlauf $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.
- Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg $V = 10 \text{ mm}$).
- Flexibel durch Einsatz von Reduzierhülsen.
- Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Lieferbedingung:

Inkl. Längeneinstellschraube und Sechskantschlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187.

Technische Beschreibung

Ø D ₂	42 mm
Spann-Ø D ₁	20 mm
Auskräglänge L ₁ inkl. Freistellung	63 mm
Außen-Ø D	45 mm
L ₂	47,5 mm
Auskräglänge A-Maß	90 mm

Gewinde M	M8×1
Aufnahme	BT 30
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	AD
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter