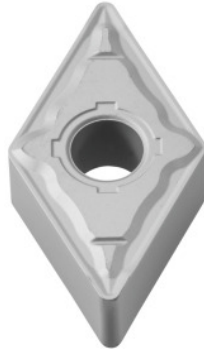


**Drehwendeplatte Schruppen DNMG, HBT020, Größe / Stückzahl: 150612/30****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2542 150612/30
GTIN	4067263093053
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 200 mm/min
Inhalt	250787 HBT020
Schnitttiefe a_p	0,8 - 3,75 mm
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Spanbrecher	PR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

DNMG 150612 Sorte HBT020

250787 HBT020