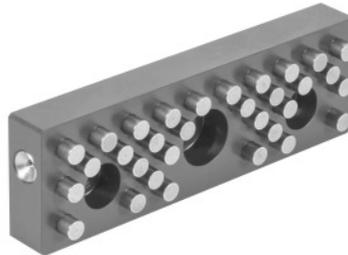


**Garant****Backe mit Positionierstiften, für Backenbreite: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	362624 125
GTIN	4067263092186
Artikelklasse	31S

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Stahl gehärtet, teniferiert gasnitriert (Toleranz  $\pm 0,01$  mm).**
- **Einfache Montage auf dem Schraubstock.**
- **Mechanisches eindrücken der Stifte.**
- **Druckluftbedienung über beidseitige Ventile.**
- **Kein Unterschied zwischen Fest- und Mobilbacke.**
- **5,5 bar erforderlicher Luftdruck**

**Verwendung:**

Schnelles Umrüsten für verschiedene Bearbeitungen.

- **Lagefixierung schnell und absolut wiederholgenau.**
- **Zeitaufwändiges Handling von Auflageleisten entfällt.**

**Passend für:**

**ALLMATIC** NC8 125, HD 125, TC, TITAN2 125.

**BULL** pneumatik 125, mechanisch 125.

**KESEL** ARNO125, CNC125, NCA125.

**RÖHM** RKE125, RKE-L125, RKE-U125, RKG-L125, RKE-LV125.

**Technische Beschreibung**

Produktart	Schraubstock-Backen
------------	---------------------

