


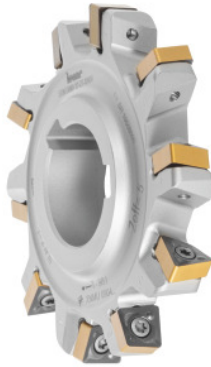

HELISLOT Scheibenfräser ohne Flansch, Ø DC / Zeff: 80/10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227722 80/10
GTIN	7291075430776
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendepaltengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepaltensätze mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendepaltenschrauben-Set Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	80 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	20 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Gesamtlänge L_{ges}	14 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	10
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	10

Serie	HELISLOT
Schlitzbreite a_p	10 mm
Herstellerbezeichnung	SDN D080-10-27-XN09
Schaftausführung	mit Bohrung
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 3	229695 3
---	----------