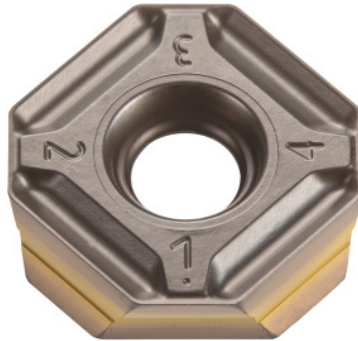



SYHU 0704ADN-MM, IC5400, Typ: ST900

Bestelldaten

Bestellnummer	222512 ST900
GTIN	7291075311785
Artikelklasse	19A

Beschreibung
Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 Schneidkanten. Große Planfase für hohe Oberflächengüten. Positiver Spanwinkel für optimalen Spanbruch.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Serie	DOVEIQMILL
Plattenstärke E	4,76 mm
Vorschub f_z pro Zahn	0,2 mm
Geometrie	ADN-MM
Herstellerbezeichnung	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400
ISO-Code Wendeschneidplatte	SYHU 0704ADN-MM

Sorte	IC5400
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	130 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		