


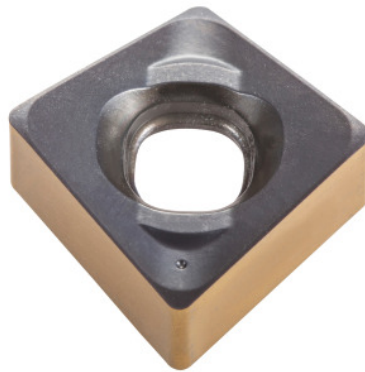

XNMU 130608PNN-MM, IC830, Typ: ST1400



Bestelldaten

Bestellnummer	227742 ST1400
GTIN	7291075311273
Artikelklasse	19A

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Sehr robuste Ausführung, besondere Plattendicke. Hohe Prozesssicherheit durch positive Einbaulage im Plattensitz. Hervorragende Spankontrolle und -Abfuhr.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Einsatzrichtwerte für a_e max

Technische Beschreibung

Serie	HELISLOT
Vorschub f_z	0,1 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNMU 130608PNN-MM
Typ	ST1400
Geometrie	PNN-MM
Herstellerbezeichnung	XNMU 130608PNN-MM IC830

Sorte	IC830
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	220 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	200 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		