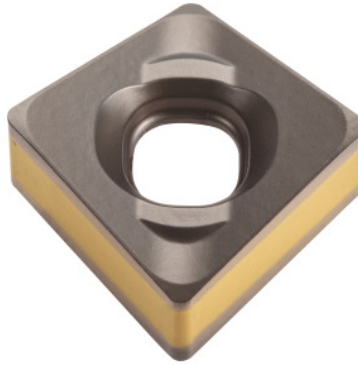


**XNMU 130608PNTN, IC5100, Typ: GG****Bestelldaten**

Bestellnummer	227745 GG
GTIN	7291075311310
Artikelklasse	19A

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Sehr robuste Ausführung, besondere Plattendicke. Hohe Prozesssicherheit durch positive Einbaulage im Plattensitz. Hervorragende Spankontrolle und -Abfuhr.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Einsatzrichtwerte für a_e max

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	XNMU 130608PNTN
Typ	GG
Serie	HELISLOT
Vorschub f_z	0,15 mm
Geometrie	PNTN
Herstellerbezeichnung	XNMU 130608PNTN IC5100

Sorte	IC5100
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
GG	geeignet	340 m/min	K
GGG	bedingt geeignet	260 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		