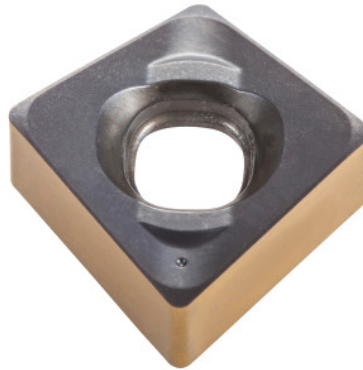


**XNMU 130608PNTN, IC810, Typ: GGG****Bestelldaten**

Bestellnummer	227746 GGG
GTIN	7291075311280
Artikelklasse	19A

**Beschreibung****Ausführung:**

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Sehr robuste Ausführung, besondere Plattendicke. Hohe Prozesssicherheit durch positive Einbaulage im Plattensitz. Hervorragende Spankontrolle und -Abfuhr.

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e$  max

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	XNMU 130608PNTN
Serie	HELISLOT
Typ	GGG
Vorschub $f_z$	0,15 mm
Geometrie	PNTN
Herstellerbezeichnung	XNMU 130608PNTN IC810

Sorte	IC810
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
GG	bedingt geeignet	300 m/min	K
GGG	geeignet	240 m/min	K
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		