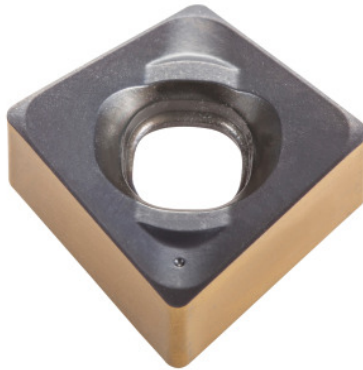


**XNMU 130608PNN-MM, IC808, Typ: UNI****Bestelldaten**

Bestellnummer	227747 UNI
GTIN	7291075311297
Artikelklasse	19A

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Sehr robuste Ausführung, besondere Plattendicke. Hohe Prozesssicherheit durch positive Einbaulage im Plattensitz. Hervorragende Spankontrolle und -Abfuhr.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für a_e max

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	XNMU 130608PNN-MM
Serie	HELISLOT
Typ	UNI
Geometrie	PNN-MM
Herstellerbezeichnung	XNMU 130608PNN-MM IC808
Sorte	IC808

Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	190 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		