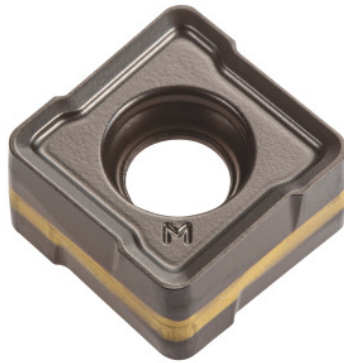


**SZMU 080412PNTR, IC5100, Typ: GG****Bestelldaten**

Bestellnummer	225809 GG
GTIN	7291075440027
Artikelklasse	19A

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Spezielle Schneidengeometrie für weichen Schnitt zur Verringerung der Leistungsaufnahme während der Bearbeitung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p,max} = 5,0$ mm.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Serie	NEODO
Typ	GG
Plattenstärke E	4,76 mm
Eckenradius	1,2 mm
Vorschub f_z pro Zahn	0,25 mm
Geometrie	PNTR

Herstellerbezeichnung	S890 SZMU 080412PNTR IC5100
ISO-Code Wendeschneidplatte	SZMU 080412PNTR
Sorte	IC5100
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
GG	geeignet	300 m/min	K
GGG	bedingt geeignet	240 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		