


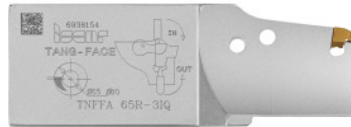

TANGGRIP TNFFA-IQ Axialstechhalter verstärkt, rechts, Ø-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 80-100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	274202 80-100
GTIN	7291075310955
Artikelklasse	26D

Beschreibung

Verwendung:

Zum Axialstechen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 274422 – 274226.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	3 mm
Einstehtiefe t_{\max}	27 mm
Serie	TANG-GRIP
Gesamtlänge L	90 mm
WB_2	16,7 mm
WF	9,5 mm
Funktionshöhe h_1	24,8 mm
Schafthöhe h_3	32 mm
Herstellerbezeichnung	TNFFA 80R-3IQ
Auskraglänge	27 mm

Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter