




## TANGGRIP TNFFA-IQ Axialstechhalter verstärkt, links, Ø-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 60-80mm

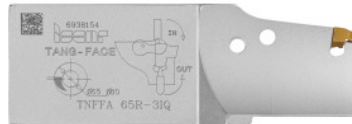

### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 274203 60-80  |
| GTIN          | 7291075310993 |
| Artikelklasse | 26D           |

### Beschreibung

#### Verwendung:

Zum Axialstechen.

#### Passend für:

Schneideinsätze Nr. 274422 – 274226.

#### Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.

### Technische Beschreibung

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Stechbreite w          | 4 mm          |
| Einstehtiefe $t_{max}$ | 27 mm         |
| Serie                  | TANG-GRIP     |
| Gesamtlänge L          | 90 mm         |
| WF                     | 9 mm          |
| WB_2                   | 18 mm         |
| Schafthöhe $h_s$       | 32 mm         |
| Funktionshöhe $h_1$    | 24,8 mm       |
| Herstellerbezeichnung  | TNFFA 60L-4IQ |
| Auskraglänge           | 27 mm         |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Einsatzart              | links           |
| Innenkühlung            | nein            |
| axiales Stechen möglich | ja              |
| Produktart              | Klemmdrehhalter |