




## TANGGRIP TNFFA-IQ Axialstechhalter verstärkt, links, Ø-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 100-180mm

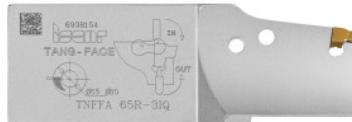

### Bestelldaten

Bestellnummer	274203 100-180
GTIN	7291075311082
Artikelklasse	26D

### Beschreibung

**Verwendung:**

Zum Axialstechen.

**Passend für:**

Schneideinsätze Nr. 274422 – 274226.

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.

### Technische Beschreibung

Stechbreite w	5 mm
Serie	TANG-GRIP
Einstechtiefe t <sub>max</sub>	35 mm
Gesamtlänge L	90 mm
WF	9,7 mm
WB_2	18 mm
Funktionshöhe h <sub>1</sub>	24,8 mm
Schafthöhe h <sub>5</sub>	32 mm
Herstellerbezeichnung	TNFFA 100L-5IQ
Auskraglänge	35 mm

Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter