


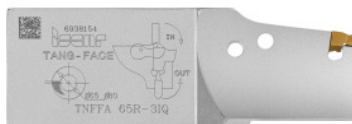

TANGGRIP TNFFA-IQ Axialstechhalter verstärkt, links, Ø-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 65-80mm



Bestelldaten

Bestellnummer	274203 65-80
GTIN	7291075310849
Artikelklasse	26D

Beschreibung

Verwendung:

Zum Axialstechen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 274422 – 274226.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	3 mm
Serie	TANG-GRIP
Gesamtlänge L	90 mm
Einstehtiefe t_{\max}	27 mm
WB_2	18,5 mm
WF	9,5 mm
Schafthöhe h_s	32 mm
Funktionshöhe h_f	24,8 mm
Herstellerbezeichnung	TNFFA 65L-3IQ
Ausraglänge	27 mm

Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter