


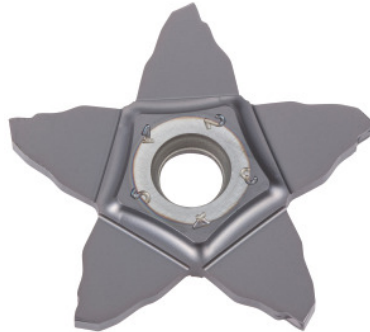

PENTACUT 24N-C/34N-C Schneideinsätze, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 3/34mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273939 3/34 |
| GTIN | 7291075289527 |
| Artikelklasse | 26K |

Beschreibung

Ausführung:

Spanbrecher mit ausgeprägter Schutzfase. Mittlere bis hohe Vorschübe.

Verwendung:

Erste Wahl zum Präzisionsstechen. Abstechen möglich. Auch für unterbrochene Schnitte geeignet.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 273924 – 273925.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|------------------|
| Stechbreite w | 3 mm |
| Eckenradius R | 0,2 mm |
| Vorschub f | 0,06 - 0,22 mm/U |
| Toleranz Stechbreite w | 0,02 mm |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Einstehtiefe t_{\max} | 10 mm |
| Toleranz Eckenradius R | 0,03 mm |
| Plattengröße $\varnothing d$ | 34 mm |
| Serie | PENTACUT |
| Herstellerbezeichnung | PENTA 34N300C020 IC908 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 5 |
| Schneidstoff | HM |
| Wendeschneidplattenprofil | neutral |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schichten |
| Hauptanwendung | UNI |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Spanbrecher | C |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 60 - 180 m/min |
| Sorte | IC908 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |