


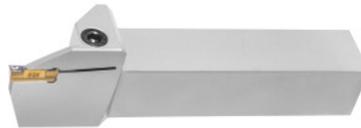

HELI-GRIP HFH Kompaktklemmhalter verstärkt, links, Ø-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 140-240mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273769 140-240
GTIN	7291075033083
Artikelklasse	26D

Beschreibung

Verwendung:

Zum Axialeinstecken und Plandrehen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403 – 273413.

Hinweis:

Für linke Kompaktklemmhalter verwenden Sie linke Platten (Typ HGPL oder HFPL).

Technische Beschreibung

WF	25,6 mm
Kopflänge L ₁	44 mm
OAH	37 mm
Serie	HELI-GRIP
Stechbreite w	4 mm
H	25 mm
Einstehtiefe t _{max}	25 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Herstellerbezeichnung	HFHL 25-140-4T25
B	25 mm

Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter