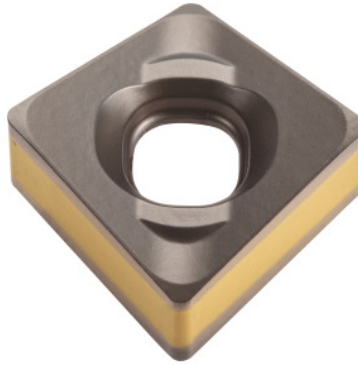


**XNMU 130608PNN-PL, IC845, Typ: ST900****Bestelldaten**

Bestellnummer	227739 ST900
GTIN	7291075311341
Artikelklasse	19A

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Sehr robuste Ausführung, besondere Plattendicke. Hohe Prozesssicherheit durch positive Einbaulage im Plattensitz. Hervorragende Spankontrolle und -Abfuhr.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für a_e max

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	XNMU 130608PNN-PL
Serie	HELISLOT
Vorschub f_z	0,15 mm
Typ	ST900
Geometrie	PNN-PL
Herstellerbezeichnung	XNMU 130608PNN-PL IC845

Sorte	IC845
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	140 m/min	P
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		