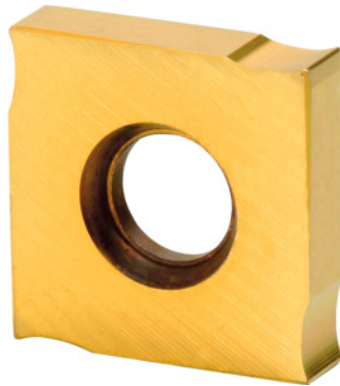


Garant**Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1203, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral,
Typ: ST900**

Bestelldaten

Bestellnummer	218591 ST900
GTIN	4045197656391
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:Einsatzrichtwerte für a_e max.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,08 mm
Typ	ST900
Fasenbreite	0,25 mm
Sorte	HB7525
Plattenstärke E	3,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNHX 1203
Schneidstoff	HM
Plattenstärke	3,2 mm

für Schlitzbreite a_p	6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen