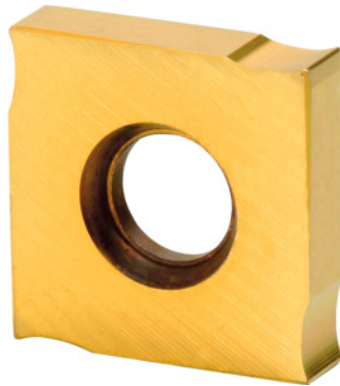


Garant**Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1207, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral,
Typ: ST900**

Bestelldaten

Bestellnummer	218621 ST900
GTIN	4045197532190
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für a_e max.
für Schlitzbreite a_p : 12; 16 mm
Sorte: HB7525
Vorschub f_z pro Zahn: 0,08 mm
Fasenbreite: 0,25 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,08 mm
Typ	ST900
Fasenbreite	0,25 mm
Sorte	HB7525
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNHX 1207
Schneidstoff	HM

Plattenstärke	7 mm
für Schlitzbreite a_p	12; 16 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen