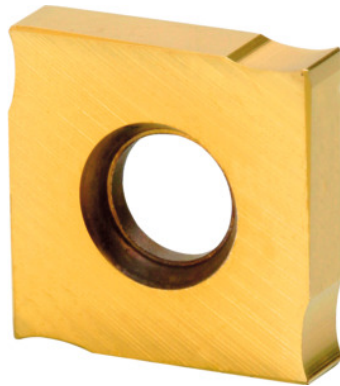


**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1205, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral,  
Typ: ST900**

## Bestelldaten

Bestellnummer	218611 ST900
GTIN	4045197656490
Artikelklasse	21A

## Beschreibung

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e$  max.  
für Schlitzbreite  $a_p$ : 10; 14 mm  
Sorte: HB7525  
Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,08 mm  
Fasenbreite: 0,25 mm

## Technische Beschreibung

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,08 mm
Typ	ST900
Fasenbreite	0,25 mm
Sorte	HB7525
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNHX 1205
Schneidstoff	HM

Plattenstärke	5,4 mm
für Schlitzbreite $a_p$	10; 14 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen