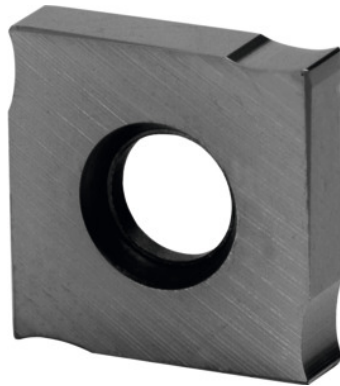


Garant**Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1205, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral,
Typ: INOX**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 218611 INOX |
| GTIN | 4045197656513 |
| Artikelklasse | 21A |

Beschreibung

Hinweis:Einsatzrichtwerte für a_e max.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Vorschub f_z pro Zahn | 0,13 mm |
| Typ | INOX |
| Fasenbreite | 0,25 mm |
| Sorte | HB7535 |
| Beschichtung | beschichtet |
| Plattenstärke E | 5,56 mm |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SNHX 1205 |
| Schneidstoff | HM |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Plattenstärke | 5,4 mm |
| für Schlitzbreite a_p | 10; 14 mm |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |