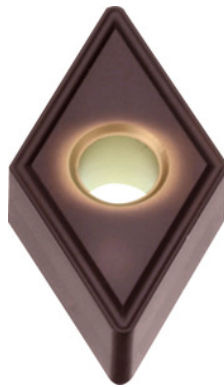


**Garant**
**DN.G 110408, Sorte: HB7215**


## Bestelldaten

Bestellnummer	250754 HB7215
GTIN	4045197663283
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

DN.G 110408 HB7215 Sorte: HB7215  
 Spanbrecher: GM  
 Toleranz: M  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 1,5 - 5 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 180 - 300 m/min

## Technische Beschreibung

Spanbrecher	GM
Schnitttiefe $a_p$	1,5 - 5 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub $f$	0,25 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	180 - 300 m/min
Hauptanwendung	K

Sorte	HB7215
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen