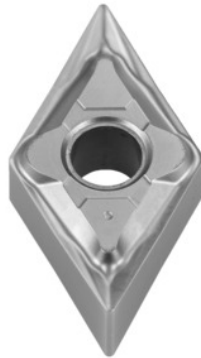


Garant**DN.G 110404, Sorte: HU7305**

Bestelldaten

Bestellnummer	250752 HU7305
GTIN	4045197663184
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 110404 HU7305 Sorte: HU7305
Spanbrecher: AM
Toleranz: G
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 400 - 600 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	AM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	N
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	400 - 600 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,6 mm/U

Sorte	HU7305
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNGG 110404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen