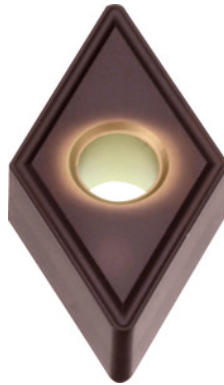


Garant
DN.G 150608, Sorte: HB7215


Bestelldaten

Bestellnummer	250762 HB7215
GTIN	4045197663474
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 150608 HB7215 Sorte: HB7215
 Spanbrecher: GM
 Toleranz: M
 Schnitttiefe a_p : 1,5 - 5 mm
 Vorschub f : 0,25 - 0,6 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 180 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	GM
Schnitttiefe a_p	1,5 - 5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	K
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 300 m/min

Sorte	HB7215
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen