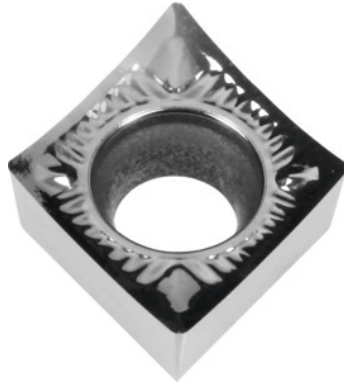


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7310**

Bestelldaten

Bestellnummer	260152 HU7310
GTIN	4045197668219
Artikelklasse	21G

Beschreibung

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Hauptanwendung	N
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Spanbrecher	AM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Sorte	HU7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen