


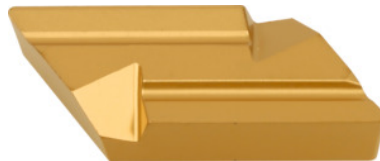

KNUX 160405L Set 10-teilig, Sorte: HBX130



Bestelldaten

Bestellnummer	251092 HBX130
GTIN	4045197664051
Artikelklasse	22D

Beschreibung

KNUX 160405L Set 10-teilig HBX130 Sorte: HBX130

Spanbrecher: MG

Spanleitstufe: 3,2 mm

Schnitttiefe a_p : 1 - 6 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,7 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MG
Spanleitstufe	3,2 mm
Eckenradius	0,5 mm
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,2 - 0,7 mm/U
Schnitttiefe a_p	1 - 6 mm
Sorte	HBX130
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160405L
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen