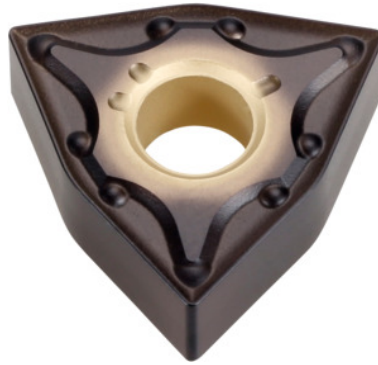


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020**

Bestelldaten

Bestellnummer	252068 HB7020
GTIN	4045197699633
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 080404 HB7020 Sorte: HB7020

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	SM

Hauptanwendung	P
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen