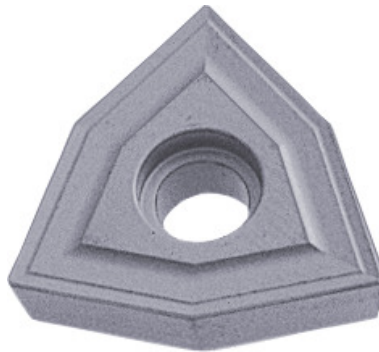


**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK6115, Bezeichnung Typ W29: 24-000****Bestelldaten**

Bestellnummer	236860 24-000
GTIN	
Artikelklasse	24T

**Beschreibung****Passend für:**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Hinweis:****Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.**

Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden!

**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	24-000
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 05T304
Sorte	BK6115
Typ	GG(G); ST900
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	80 m/min	S
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
nass maximal	geeignet		