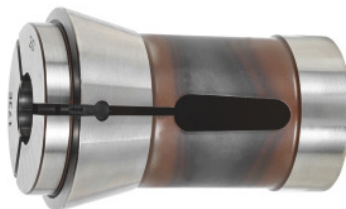


**Druckspannzange rund, DIN 6343, 173 E, Spann-Ø: 24mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 329560 24 |
| GTIN | 4067263115335 |
| Artikelklasse | 32Z |

Beschreibung**Ausführung:**

Spannzangen, **Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Norm:

DIN 6343

Genauigkeit:

Rundlauf toleranzen: D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

Hinweis:

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) **auf Anfrage!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm glatt. Ab Ø 8,5 mm mit Querrillen.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------|-----------|
| Winkel α | 17,5 Grad |
| A | 50 mm |
| Gesamtlänge L | 94 mm |
| K | 60 mm |
| F | 48 mm |
| Typ | 173 E |

Produktart

Spannzange