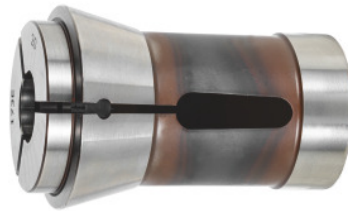


**Druckspannzange rund, DIN 6343, 173 E, Spann-Ø: 21mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 329560 21     |
| GTIN          | 4067263115304 |
| Artikelklasse | 32Z           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Spannzangen, **Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

**Norm:**

**DIN 6343**

**Genauigkeit:**

**Rundlauftoleranzen:** D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

**Hinweis:**

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) **auf Anfrage!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm glatt. Ab Ø 8,5 mm mit Querrillen.

**Technische Beschreibung**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| F               | 48 mm     |
| Gesamtlänge L   | 94 mm     |
| K               | 60 mm     |
| A               | 50 mm     |
| Winkel $\alpha$ | 17,5 Grad |
| Typ             | 173 E     |

Produktart

Spannzange