


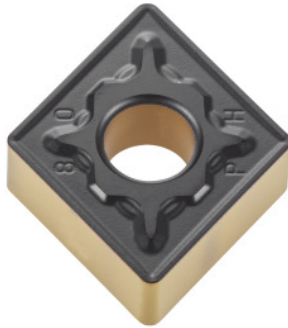

## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 190612, für Schruppbearbeitung, Sorte: CA125P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250383 CA125P
GTIN	4960664013951
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Spanbrecher	PH
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Vorschub $f$	0,28 - 0,88 mm/U
Eckenradius	1,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 190612
Sorte	CA125P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnitttiefe $a_p$	1 - 10 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen