


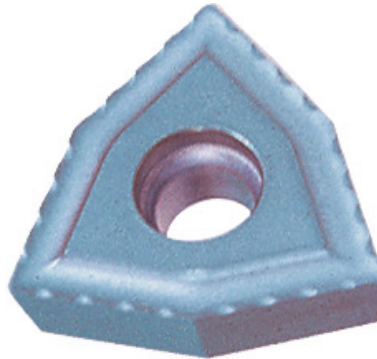

KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK79, Bezeichnung Typ W29: 24-130



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 237050 24-130 |
| GTIN | 4047109072862 |
| Artikelklasse | 24T |

Beschreibung

Passend für:

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Aufgrund der speziellen Schneidengeometrie nur für rechtsschneidende KOMET KUB® Vollbohrer einsetzbar.

Typ: INOX

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 05T304

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,14 mm/U

Technische Beschreibung

| | |
|---|-------------|
| Bezeichnung | 24-130 |
| Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ² | 0,14 mm/U |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 05T304 |
| Sorte | BK79 |
| Typ | INOX |

| | |
|--------------|------------------------------|
| Schneidstoff | HM |
| Produktart | Wendescheidplatte zum Bohren |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | 300 m/min | P |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | 250 m/min | P |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | 200 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | geeignet | 160 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | bedingt geeignet | 160 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | geeignet | 80 m/min | S |
| nass maximal | geeignet | | |