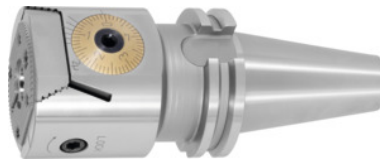


**Garant****Spindelkopf Ø 9,75 – 320 mm, Anbindung: SK40****Bestelldaten**

Bestellnummer	237546 SK40
GTIN	4045197608536
Artikelklasse	29W

**Beschreibung****Ausführung:**

Als Monoblock oder mit HW63 Anbindung. Mit innerer Kühlmittelzufuhr.

**Ersatzteil:**

Wendeplattenschraube Nr. 219830.

Innenkühlung: ja

Außen-Ø D<sub>1</sub>: 63 mm

Nutzlänge L<sub>1</sub>: 81 mm

Auskraglänge A: 91 mm

**Technische Beschreibung**

Anbindung	SK40
Außen-Ø D <sub>1</sub>	63 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	81 mm
Auskraglänge A	91 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug