


Grenzwellennutenlehre, Typ: G

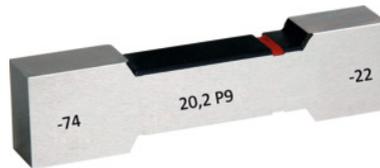

Bestelldaten

Bestellnummer	484409 G
GTIN	2050002077683
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Grenzwellennutenlehren mit Gut- und Ausschusseite. Gutseite mit **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7164. Lehenkörper aus gehärtetem Stahl.

Grenzwellennutenlehre mit Zwischenmaß und ISO-Passung z.B. Nr. 484409 Gr. **15,8 M6** oder zahlenmäßiger Toleranz z.B. 484409 Gr. **41,04 +0,01/-0,02**.

Verwendung:

Zum Prüfen von Flachpassungen z. B. von Nuten.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Hinweis:

Gewünschte Toleranzklasse definieren. Bei Bestellung **Toleranzfeldlage (A– ZC)** und Grundtoleranzgrad (7– 13) oder zahlenmäßige Toleranz angeben. Lehen für Grundtoleranzgrad 6 und feinere Toleranzen auf Anfrage möglich.

Technische Beschreibung

Qualität	7
Qualität	8
Qualität	9
Qualität	10
Qualität	11
Qualität	12

Qualität	13
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Norm	DIN 7164
Nennmaß	26 - 30 mm
Kalibrierung	L6
Produktart	Grenzwellennutlehre