


Garant GRIDLINE

Fachboden geschlitzt, Fronthöhe: 25mm

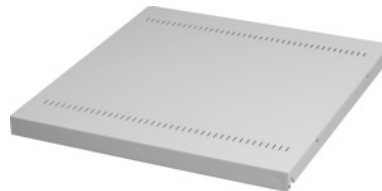

Bestelldaten

Bestellnummer	935111 25
GTIN	4067263125792
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit Querverstrebung an der Unterseite. Standardfachboden zum Einhängen.

Tragfähigkeit 150 kg.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

- **Der Fachboden dient auch als Schlossboden in Kombination mit Zentralverschlüssen Nr. 935590, 935595. Er wird bauseitig für die Aufnahme von Stiftzylinderschlössern in der Blende vorbereitet.**
- **25 mm hohe Fachböden können nicht mit Zwischen- und Endstegen kombiniert werden.**

Technische Beschreibung

Einsatzbereich	Schubladenregal
Fronthöhe	25 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Fachboden Ausführung	fest montierter Fachboden
Fachboden Ausführung	gerader Fachboden
Fachboden Ausführung	geschlitzter Fachboden
Materialstärke	1,2 mm

Datenblatt

Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite	703 mm
Tiefe	575 mm
Breite in G	26
Tiefe in G	20
Produktart	Fachboden