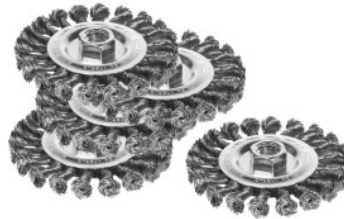


HOLEX**Vorteilspack Rundbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1 / Gewinde M: 115XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5712 115XM14
GTIN	4067263136187
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Entspricht Nr. 571203.

Verwendung:

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden. Mit **Innengewinde M14**, zur Direktaufnahme **auf Winkelschleifern**.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹
Gewinde M	M14
Borstenstärke	0,5 mm
Besatzbreite L ₁	14 mm
Bürsten-Ø D ₁	115 mm
Anzahl Zöpfe	20

Besatzlänge H ₁	24 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Produktart	Rundbürste

Zubehör

RundbürsteStahldraht 0,50 mm Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1 / Gewinde M 115XM14 mm	571203 115XM14
--	----------------