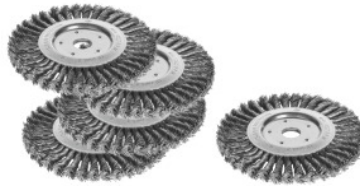


**HOLEX****Rundbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1 / Gewinde M: 178X22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5712 178X22
GTIN	4067263136514
Artikelklasse	GGN

**Beschreibung****Ausführung:**

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Entspricht Nr. 571203.

**Verwendung:**

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

**Linksgezopft**, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.

**Technische Beschreibung**

Borstenstärke	0,5 mm
Besatzbreite L <sub>1</sub>	14 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	178 mm
Besatzlänge H <sub>1</sub>	38 mm
Anzahl Zöpfe	38
maximale Drehzahl	12500 min <sup>-1</sup>
Bohrungs-Ø d <sub>1</sub>	22 mm

Besatzmaterial	Stahldraht
Produktart	Rundbürste

---

## Zubehör

RundbürsteStahldraht 0,50 mm Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1 / Gewinde M 178X22 mm	571203 178X22
---	---------------