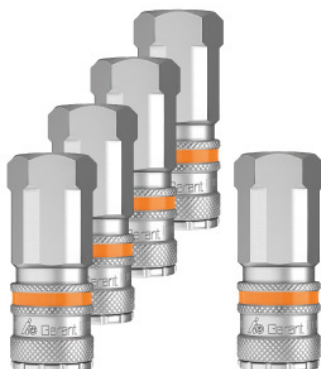


**Garant****Sicherheitskupplung Innengewinde, Anschluss-Innengewinde: 1/2Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG0271 1/2
GTIN	4067263138198
Artikelklasse	00N

**Beschreibung****Ausführung:**

Die GARANT Sicherheitskupplung ist eine Hochleistungskupplung mit äußerst hoher Durchflusskapazität aus verzinktem Stahl. Neue, verbesserte Einhandbedienung. Durchfluss: 2250 L/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983.

**Merkmal:**

Inhalt 5 Stück

**Hinweis:**

Passende Nippel unter Nr. 080290 – 080293.

**Die GARANT Serie entspricht Eurostandard 7,6 (Nenn-Ø 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.**

**Technische Beschreibung**

Anschluss-Innengewinde	1/2 Zoll
maximaler Betriebsdruck	16 bar
Durchflusswert	2250 l/min

Produktart

Kupplung

---

**Zubehör**SicherheitskupplungInnengewinde Anschluss-  
Innengewinde 1/2 Zoll

080271 1/2

Nippel mit InnengewindeSet 5-teilig Anschluss-  
Innengewinde 1/2 Zoll

080291 1/2