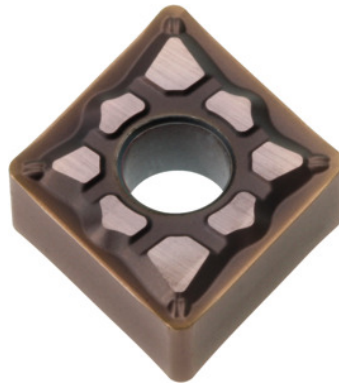


Garant**CNMG 09T304, Sorte: HB7415**

Bestelldaten

Bestellnummer	250050 HB7415
GTIN	4045197662934
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 09T304 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mmVorschub f : 0,1 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	TIS
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 mm/U
Hauptanwendung	S
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich

Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen