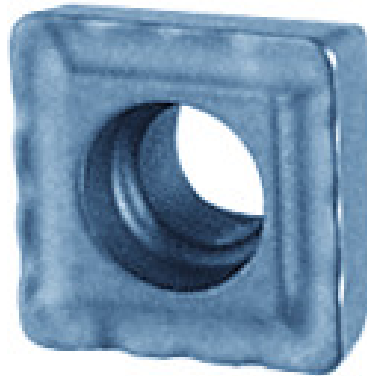



**KOMET® Wendeschneidplatte, BK7935, Bezeichnung Typ W83: 13-130**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	236576 13-130
GTIN	4047109229518
Artikelklasse	24Q

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

**Hinweis:**

**Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Typ: Inox

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 050204

Vorschub  $f$  in Stahl  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,12 mm/U

**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	13-130
Vorschub $f$ in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 050204
Serie	KUB Quatron®
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	BK7935

Typ	Inox
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschnidplatte zum Bohren

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	S
nass maximal	geeignet		