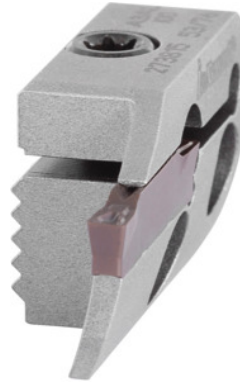


Garant
**Schneidenträger konvex für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich D1 / D2:
33/43mm**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273812 33/43 |
| GTIN | 4045197576842 |
| Artikelklasse | 21W |

Beschreibung
Ausführung:

Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.

Verwendung:

In Verbindung mit den Klemmhaltern Nr. 273800 bis 273811.

Ersatzteil:

Spannschraube Nr. 279815 9.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Je nach Spannsituation und Werkstofftechnologiewerte um 30 – 50 % senken.

Stechbreite w: 2 mm

maximale Schnitttiefe t_{max} : 13 mm

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| minimaler 1. Einstich-Ø D_1 | 33 mm |
| maximaler 1. Einstich-Ø D_2 | 43 mm |
| maximale Schnitttiefe t_{max} | 13 mm |
| Einsatzart | rechts |
| Stechbreite w | 2 mm |
| Produktart | Schneidenträger |

Zubehör

| | |
|---------------------|----------|
| Klemmschraube | 279910 |
| Klemmschraube Typ 9 | 279815 9 |