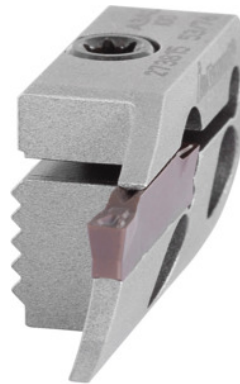


**Garant****Schneidenträger konvex für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich D1 / D2:  
51/67mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273812 51/67
GTIN	4045197576866
Artikelklasse	21W

**Beschreibung****Ausführung:**

Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.

**Verwendung:**

In Verbindung mit den Klemmhaltern Nr. 273800 bis 273811.

**Ersatzteil:**

Spannschraube Nr. 279815 9.

**Achtung:**

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

**Hinweis:**

$D_1$  = minimaler Ø für den 1. Einstich /  $D_2$  = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Je nach Spannsituation und Werkstofftechnologiewerte um 30 – 50 % senken.

Stechbreite w: 2 mm

maximale Schnitttiefe  $t_{max}$ : 13 mm

**Technische Beschreibung**

maximaler 1. Einstich-Ø D <sub>2</sub>	67 mm
maximale Schnitttiefe t <sub>max</sub>	13 mm
minimaler 1. Einstich-Ø D <sub>1</sub>	51 mm
Einsatzart	rechts
Stechbreite w	2 mm
Produktart	Schneidenträger

---

## Zubehör

Klemmschraube Typ 9	279815 9
Klemmschraube	279910